




ProGen™ 12 / 15

AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ

Caractéristiques novatrices, puissance d'aspiration et manœuvrabilité accrue pour un aspirateur vertical plus efficace

AMÉLIORATION DE VOTRE ASPIRATEUR VERTICAL

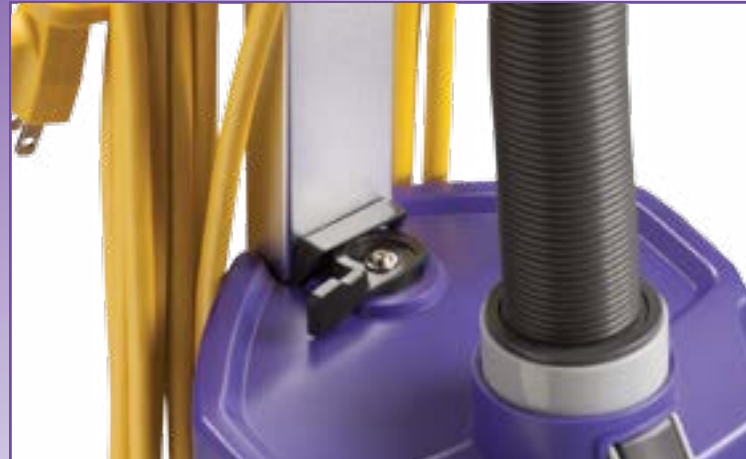

JOINT DE FILTRE À FERMOIR À PRESSION
Le couvercle muni d'un fermoir à pression en instance de brevet du filtre Intercept Micro assure la parfaite étanchéité de l'enceinte



PREMIÈRE LIGNE DE DÉFENSE
Le filtre Intercept Micro est le premier système de filtration à plusieurs niveaux qui aide à améliorer la qualité de l'air intérieur

PROCHAINE GÉNÉRATION D'ASPIRATEURS VERTICAUX

Des caractéristiques avancées pour mieux nettoyer

Les NOUVEAUX aspirateurs ProGen 12/15 offrent un rendement supérieur et des caractéristiques qui assureront leur succès instantané auprès des professionnels du nettoyage.

D'une largeur de 30 ou 38 centimètres (12 ou 15 pouces), ils procurent une plus grande productivité, quel que soit le type d'utilisation. Leur manœuvrabilité accrue, leur tableau de bord animé et leur couvercle équipé d'un fermoir à pression font de ces aspirateurs verticaux des appareils sans compromis

"Parfait pour les espaces à bureaux."

JONATHAN LEWIS | MEMPHIS, TENNESSEE

"Légers, ils offrent une puissance d'aspiration supérieure et des économies de temps."

WALTER MITCHELL | WILWOOD, MISSOURI

"J'ai pensé que cet aspirateur était facile à entretenir et à utiliser."

DOUG HEWLING | CINCINNATI, OHIO

"J'adore le mécanisme de vidange."

KEVIN FOX | MEADVILLE, PENNSYLVANIA



PLUS LONGUE PORTÉE
Idéal pour les endroits difficiles d'accès grâce à l'ensemble tube-flexible de 61 centimètres extensible à 2,4 mètres (8 pieds)

CONFORT D'UTILISATION ACCRU
LÉGER MANCHE ERGONOMIQUE QUI AIDE À PRÉVENIR LA FATIGUE

CONCEPTION ERGONOMIQUE
Outils intégrés de première qualité qui assurent un nettoyage complet des mieux réussis

QUALITÉ DE L'AIR PLUS SAIN
Filtres HEPA à moteur à deux montants qui captent 99,97 % des allergènes et des déclencheurs d'asthme de 0,3 micron ou plus de 0,3 microns

CHANGEMENT RAPIDE DU CORDON D'ALIMENTATION
Cordon d'alimentation facile à enlever à partir d'une seule vis pour en faciliter l'entretien

COÛT DE POSSESSION
Construction durable facile d'entretien et garantie limitée de trois ans assurant un meilleur rendement de votre investissement

PLUS GRANDE MANŒUVRABILITÉ
Larges roues caoutchoutées permettant une grande souplesse de déplacement, facilitant la négociation des virages serrés, de même que le passage à proximité des seuils de porte

TABLEAU DE BORD ANIMÉ EXCLUSIF
Alertes indiquant un enchevêtrement du rouleau-brosse, que le débit d'air est obstrué et que le filtre est plein

ENTRETIEN SANS L'AIDE D'OUTILS
Dégagement des enchevêtrements et enlèvement du rouleau brosse sans l'aide d'outils

HAUTEUR LIBRE BASSE
Le profil bas de l'électrobrosse facilite le nettoyage sous les meubles

TRACÉ DE NETTOYAGE ÉCLAIRÉ PAS DEL
Phare à DEL ultra lumineux qui éclaire parfaitement le tracé de nettoyage

AMÉLIORATION DE LA

Facile d'entretien

Le déblocage rapide des enchevêtrements se fait sans l'aide d'outils à partir de points d'accès des plus pratiques : sous l'électrobrosse, à l'extrémité des tuyaux flexibles et au point d'ancrage du manche à la base de l'aspirateur. Le rouleau brosse s'enlève également sans l'aide d'outils aux fins de l'entretien




Construction durable & Fiabilité éprouvée

Depuis plus de 25 ans, Proteam conçoit des aspirateurs entièrement axés sur la durabilité et la qualité. Ces aspirateurs nécessitent peu d'entretien et durent longtemps, sans compter les garanties échelonnées sur plusieurs années. Soumis à des essais approfondis en laboratoire et sur le terrain, le léger châssis en plastique moulé de ces nouveaux aspirateurs verticaux a démontré qu'ils pouvaient résister à l'usure générée par une utilisation intense.

	ProGen 12 / 15
Poids	17 lbs (304 mm [12"]), 18 lbs (381 mm [15 po])
Débit d'air	100 CFM
Élévation statique	93 in
Puissance	1100 W
Intensité	9,8 A
Decibel	69 dBA
Capacité	3 L (3,25 pte)
Three Système de Filtration Level avec filtre hepa	Superficie totale de 21,9 m ² (236 pi ²)
Filtration HEPA	99,97 % des particules de 0,3 microns
Longueur du cordon d'alimentation	12,2 m (40 pi) (304 mm [12"]), 15,2 m (50 pi) 381 mm [15 po])
Garantie	Garantie de 3 ans – pièces, main-d'œuvre, moteur et pièces moulées du châssis
Homologation	Homologués UL en conformité aux normes de sécurité des É.-U. et du Canada

PERFORMANCE SPECS BASED ON MOTOR SPECS

POLYVALENCE ET RENDEMENT INÉGALÉS

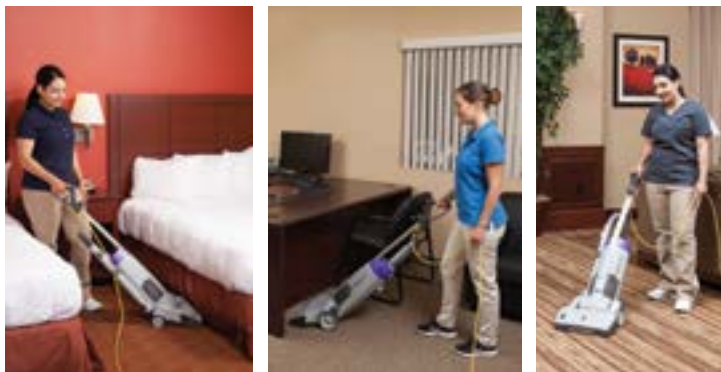

www.pro-team.com



866.888.2168 | customerservice.proteam@emerson.com