



PROGUARD™ 15 / 20

Les aspirateurs ProGuard 15 et 20 pour débris secs et humides allient puissance, polyvalence et innovation. Les roulettes uniques, à configuration modifiable, permettent de mieux manoeuvrer l'aspirateur et améliorent la productivité tout en assurant la performance, la filtration et la durabilité attendues d'un aspirateur ProTeam.

** Montré avec le support de fixation avant raclette.*

Spécifications ProGuard 15/20


Moteur: 1380 watt/11.5 A
Écoulement d'air: 105 pi³/mn
Succion statique: 95 po
Réservoir: 15 gallon (57 litres) ou 20 gallon (76 litres)
Poids: 15 gallon - 68 lb (31 kg)
 20 gallon - 70 lb (32 kg)
Filtre ProGuard pour débris humides:
 Polypropylene Screen

Filtre à cartouche pour poussière fine: 1276 po²

Filtre Intercept Micro (optionnel): 1832 po²

Cordon d'alimentation: 50 pi, 14 AWG avec voyant indicateur de mise en marche

Comprend: tuyau d'aspiration 1 1/2 po de 10 pi, tube-rallonge 2-pièces, brosse pour planchers, raclette (squeegee), accessoire pour interstices, brosse pour épousseter, filtre pour poussière fine et filtre ProGuard pour débris humides.

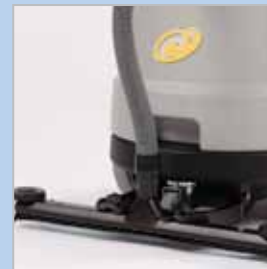

BON RENDEMENT • INNOVATION • POLYVALENCE



Des filtres HEPA à cartouche (optionnels) de même que des sacs de filtres papier Intercept Micro® sont disponibles pour aider à améliorer la qualité de l'air à l'intérieur.

Avantages

ProGuard 15 gallons – #107130

ProGuard 20 gallons – #107131

Raclette (squeegee) de 28 po à montage frontal - #107185 (optionnel)

- Le moteur à dérivation à 2 phases assure un débit d'air de 105 pi³/mn et 95 po de succion d'eau pour une performance de calibre commercial.
- Les roulettes uniques, à configuration modifiable, offrent la meilleure manoeuvrabilité sur le marché pour aspirateurs de débris secs et humides. Une configuration plus traditionnelle assure un transport et un déplacement aisés dans les escaliers et là où il y a des rebords.
- Le chariot ergonomique facilite le déplacement de l'appareil et assure sa stabilité.
- Boîtier solide protégeant les composants internes et comportant la garantie à vie exclusive ProTeam sur les pièces moulées du réservoir et du boîtier.
- Parce qu'il facilite les tâches de nettoyage et l'entretien des filtres, ce modèle entraîne peu de coûts et a une plus grande durée de vie.
- Évacuation rapide et facile de débris liquides grâce au bec verseur ou au tuyau de drainage pratique.
- Le filtre exclusif Qwik Lock™ et le dispositif d'arrêt à flotteur décomposent la mousse et protègent le moteur de l'aspirateur contre les dommages causés par les débris et l'humidité.
- La raclette (squeegee) à montage frontal augmente la productivité et est idéale pour enlever le décapant à planchers et pour le nettoyage après inondation.
- Comprend un tuyau d'aspiration pivotant de 10 pi à verrouillage sécuritaire et des accessoires robustes pour tout genre de travaux effectués sur les planchers ou pour le nettoyage après inondation.

- Le filtre à cartouche à 3 couches pour fines particules de poussière est lavable, réutilisable et se bouche moins facilement que les filtres standards en mousse, et son pouvoir de filtration est exceptionnel.

Garantie*

**3 ans sur les pièces, la main-d'oeuvre et le moteur.
 À vie sur les pièces moulées du boîtier.**

* Voir le guide d'utilisation pour plus de détails

Milieux d'utilisation recommandés:

- Scolaire
- Santé
- Hôtellerie
- Restauration
- Détail
- Nettoyage déversement accidentel / inondation
- Sablage de plancher de bois franc
- Secteur manufacturier



Secs et Humides • Aspirateurs dorsaux • Aspirateurs-chariots
 Aspirateurs verticaux • Aspirateurs à la hanche • Batteries • Filtres

www.pro-team.com

866.888.2168

ProTeam, ProGuard, Intercept Micro, Qwik Lock, et Cleaning for Health sont des marques de commerce de ProTeam, Inc.

©2010 ProTeam, Inc. Tous droits réservés.

ProTeam, Inc. P.O. Box 7385 Boise, Idaho 83707



L'American Lung Association ne recommande aucun produit.

